

DRAKA PROFIT

Voorbedrade buis

Steeds meer installateurs ontdekken de voordelen van installeren met voorbedrade buis. Draka produceert vanaf 2021 zowel draad én buis in de eigen fabriek in Emmen onder het label Profit. Optimale Draka kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse bodem. Om het de installateur nog makkelijker te maken zijn de verschillende pakketten nu herkenbaar aan hun eigen kleur.

Profit is verkrijgbaar met VD of HVD-installatiedraad, datacommunicatie kabel, signaalkabel en solarkabel. Het pakket bevat meerdere doorsnedes zoals 16, 20 en 25 mm. Alle kabels die in een buis passen en op voorraad zijn, kunnen nu op korte termijn geleverd worden. Ook op haspels van 300 tot zelfs 500 meter.

Door de productie volledig in eigen beheer te nemen zijn ook de buizen en de ringen van Profit geoptimaliseerd en dat zorgt voor nog meer installatiegemak.

Profit is nu ook verkrijgbaar als duurzame E-LINE variant. De buis bevat duurzame VD E-Line draad met 100% gerecycled koper en de mantel bevat biobased materiaal. Dat levert maar liefst 21% CO₂ reductie op.

Voordelen


- Geoptimaliseerde stapelbare en draagbare ringen
- Verschillende pakketten herkenbaar aan eigen kleur buis
- Ook verkrijgbaar op haspels tot 500 meter
- Draad én buis duurzaam gefabriceerd in Nederland
- Voldoet aan CPR-eisen
- Flexibel en makkelijk verwerkbaar
- Sneller werken dus goedkoper
- Door 1 persoon te installeren
- Breed assortiment snel leverbaar door eigen productie
- Nu ook verkrijgbaar als E-LINE variant



draka


A Prysmian Brand

Overige types
op aanvraag
beschikbaar.
Voor meer details
scan de QR-code

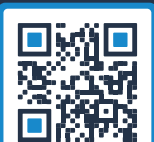

SCAN ME

DRAKA PROFIT INSTALLATIEDRAAD

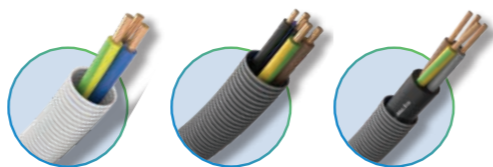

Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Buiskleur	Productnaam	CPR	Kleuren
827179F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
827179F2	Ring	50	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
827179F9	Ring	25	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
827179H3	Haspel	300	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
827179H5	Haspel	500	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
836013F3	Ring	100	VD	wit	PROFIT 16 wt VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
836013H3	Haspel	300	VD	wit	PROFIT 16 wt VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
827180F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ²	Eca	●●●●
827180F2	Ring	50	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ²	Eca	●●●●
834906F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ² og	Eca	●●●●
836226F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk gy	Eca	●●●●●
831893F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk gy	Eca	●●●●●
834971F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk rd	Eca	●●●●●
832703F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 1x2,5+1x1,5 mm ²	Eca	●●
834970F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 2G2,5+1,5 mm ²	Eca	●●●
831894F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 1x2,5+2x1,5 mm ²	Eca	●●●
832277F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 16 gy VD Eca# 3x1,5 mm ²	Eca	●●●
832276F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
832281F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm ²	Eca	●●●●●
832883F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm ² ye/gn 2bu 2bn	Eca	●●●●●
832926F3	Ring	100	VD	grijs	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G4 mm ²	Eca	●●●
831979F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3G2,5 mm ²	HV Cca	●●●
832091F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3G2,5+1,5 mm ²	HV Cca	●●●●
836078F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3G2,5+1,5 mm ² og	HV Cca	●●●●
836080F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 20 gy HVD Cca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk gy	HV Cca	●●●●●
836079F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 20 gy HVD Cca# 5G2,5 mm ²	HV Cca	●●●●●
831980F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 1x2,5+1x1,5 mm ²	HV Cca	●●
831982F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 1x2,5+2x1,5 mm ²	HV Cca	●●●
831981F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3x1,5 mm ²	HV Cca	●●●
834625F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5 mm ²	HV B2ca	●●●
834910F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5+1,5 mm ²	HV B2ca	●●●●
834627F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk gy	HV B2ca	●●●●●
834907F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 2x2,5 mm ²	HV B2ca	●●
834909F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 1x2,5+2x1,5 mm ²	HV B2ca	●●●
834908F3	Ring	100	HVD	grijs	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 5G2,5 mm ²	HV B2ca	●●●●●
836383F3	Ring	100	VMVL	grijs	PROFIT 16 gy VMVL Eca bk# 4G1 mm ²	Eca	


HV Halogeenvrij

DRAKA PROFIT VD E-LINE


Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Buiskleur	Productnaam	CPR	Kleuren
836518F3	Ring	100	VD E-LINE	grijs	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	Eca	●●●
836519F3	Ring	100	VD E-LINE	grijs	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ²	Eca	●●●●

-32% CO₂

Maximale CO₂-reductie volgens Draka's berekeningen

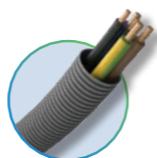


DRAKA PROFIT SIGNAALKABEL

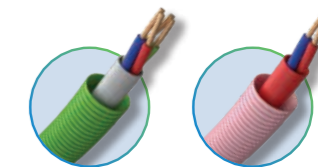

Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Buiskleur	Productnaam	CPR
836095F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab Dca gy# 2x0,8 mm ² 2702	Dca
836093F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab Dca rd# 2x0,8 mm ² 2702 BM	BM Dca
836094F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab Dca gy# 4x0,8 mm ² 2704	Dca
836096F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab afg Dca rd# 1x2x1 mm ² 2801.100 BM	BM Dca
836098F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab afg Dca gy# 2x2x0,8 mm ² 2802	Dca
836382F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab Dca rd# 2x2x0,8 mm ² 3002 BM	BM Dca
836097F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab afg Dca rd# 1x2x1,5 mm ² 2801.150 BM	BM Dca
836092F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab Dca rd# 2x1,5 mm ² 2702.150 BM	BM Dca
836085F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab Cca gy# 2x0,8 mm ² 2202	HV Cca
836086F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab Cca gy# 4x0,8 mm ² 2204	HV Cca
836089F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab Cca rd# 2x1,5 mm ² 2202.150 BM	BM HV Cca
836117F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab afg Cca rd# 1x2x1 mm ² 2501.100 BM	BM HV Cca
836116F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab B2ca gy# 2x0,8 mm ² 2202	HV B2ca
836115F3	Ring	100	Signaal	groen	PROFIT 16 gn Sign kab B2ca gy# 4x0,8 mm ² 2204	HV B2ca
836087F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab B2ca rd# 4x0,8 mm ² 2204 BM	BM HV B2ca
836088F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab B2ca rd# 2x1,5 mm ² 2202.150 BM	BM HV B2ca
836090F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk SK afg mbzh FB30/60 rd# 1x2x0,8 mm ² 2301	BM HV B2ca
836091F3	Ring	100	Signaal	roze	PROFIT 16 pk Sign kab B2ca rd# 1x2x0,8 mm ² 3401 BM	BM HV B2ca

BM Brandmeld HV Halogeenvrij

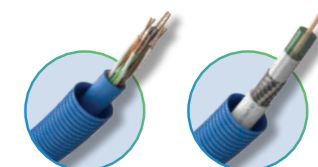


DRAKA PROFIT DATACOMMUNICATIEKABEL


Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Buiskleur	Productnaam	CPR
836195F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 16 bu UC300 24Cat5e U/UTP Eca PVC gy	Eca
836200F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 20 bu 2x UC300 24Cat.5e U/UTP Eca PVC gy	Eca
836194F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 16 bu UC400 HD Cat.6 U/UTP Eca PVC bu	Eca
836201F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 20 bu 2x UC400 HD Cat.6 U/UTP Eca PVC bu	Eca
836196F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 16 bu UC500 AS23 Cat.6a F/FTP LSHF bu	HV Eca
836197F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 16 bu UC400 Cat.6 U/UTP LSHF D65 B2ca bu	HV B2ca
836202F3	Ring	100	data	blauw	PROFIT 20 bu 2x UC400 Cat.6 U/UTP LSHF D65 B2ca bu	HV B2ca
836213F3	Ring	100	Coax	blauw	PROFIT 16 bu Coax9 AD 11A 75 Ohm PVC wt# 1,13 mm ²	Eca

HV Halogeenvrij

DRAKA PROFIT SOLAR

Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Buiskleur	Productnaam	CPR
836066F3	Ring	100	Tecsun	grijs	PROFIT 16 gy TECSUN (PV) bk# 1x6 mm ²	Eca
836067F3	Ring	100	Tecsun	grijs	PROFIT 16 gy TECSUN (PV) rd# 1x6 mm ²	Eca
836068F3	Ring	100	VDS	grijs	PROFIT 16 gy VDS Eca 90C ye/gn# 6 mm ²	Eca

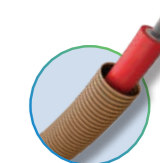

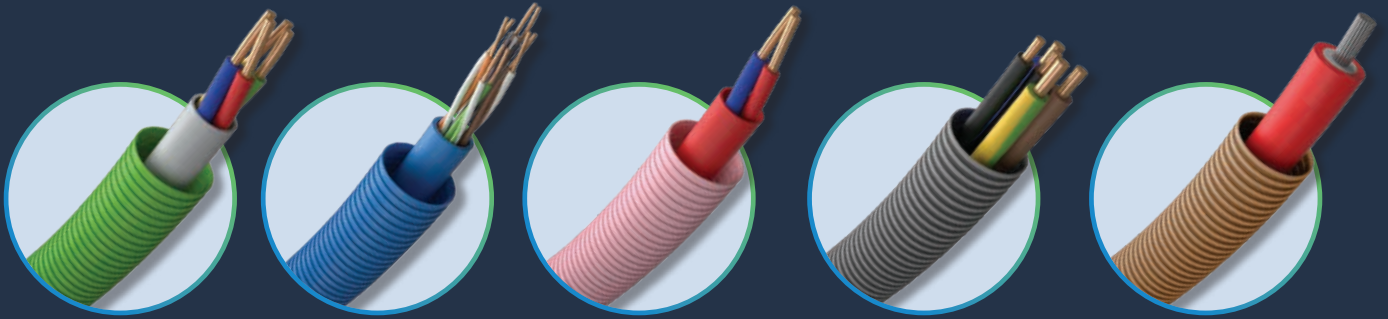

**BEKEN KLEUR
MET PROFIT!**

draka
A Prysmian Brand